

VIKING®

DATABLAD

MODEL F-1 LARMVENTIL TORRÖR EUROPEISK STANDARDTRIM

Tillverkad 1993 - nutid

Allmänna anmärkningar:

Utrustningsmåste utrustas med trim enligt anvisning. Alla avvikelser från trimsatsens storlek eller installation kan påverka ventilens korrekta funktion.

Alla rör som är 3/4" (20 mm) eller mindre skall vara utförda med galvade stålror såvida inte andra material särskilt anges i databladet för aktuellt system.

När larmventil Model F-1 användes för premixade skumssystem måste trimsatsens rör utföras med handelsstål och kopplingar i antingen gjutjärn eller presstål såvida inte andra materialtyper är specificerade i datablad för aktuellt system

Dimensioner inom parentes avser millimeter

Utrustingsdetaljer markerade med † tages bort när det alternativa trimsetet med Model E accelerator installeras.

ANM 1: Anslutning för elektriskt larmpressostat för att aktivera elektriska larmtablåer. Anm: Efter att larmventilen har löst ut kan flödet till denna anslutning ej stängas av förrän vattenförsörjningen till torrörsventilen stängts av. System med skuminblandning: När en PORV används för att aktivera en Halar® belagd Delugeventil skall 1/2" (15 mm) anslutningen för vattenförsörjningen till PORV ske i denna punkt. (Se i Viking Foam Systems Engineering and Design Data book)

ANM 2: Anslutningsmöjlighet för flödeslarm: 3/4" (20mm) för vattendrivet larmdon (sil erfordras) och 1/2" (15mm) för elektriskt larmpressostat för att aktivera drivna larmdon.

ANM 3: Föreslagen placering för lågtryckslarm för luft.

ANM 4: 1" (25mm) anslutning för sprinkler


ANM 5: Placera listad underhållsutrustning för luft (beställes separat så nära denna anslutning som möjligt. Se i installationsanvisningarna. Föreslagen placering för anslutning till option med luftkompressor.

ANM 6: Rörledning måste mynna i ÖPPEN DRÄNERING. Kläm inte ihop eller proppa röret. Fäst röret till 1/2" x 9" nippel under kontrollventil för tätning/vattennivå med hjälp av slangklämma som ingår i trimsetet.

Denna trim-tabell kan användas för följande av Vikings trimsatser

Ventilstorlek	Apparatnummer för trim
3"	10158_L
4"	08395_L
6"	08395_L

Standardtrimsats för torrörlarmventil Model F-1 innehåller galvade nippel och kopplingar .

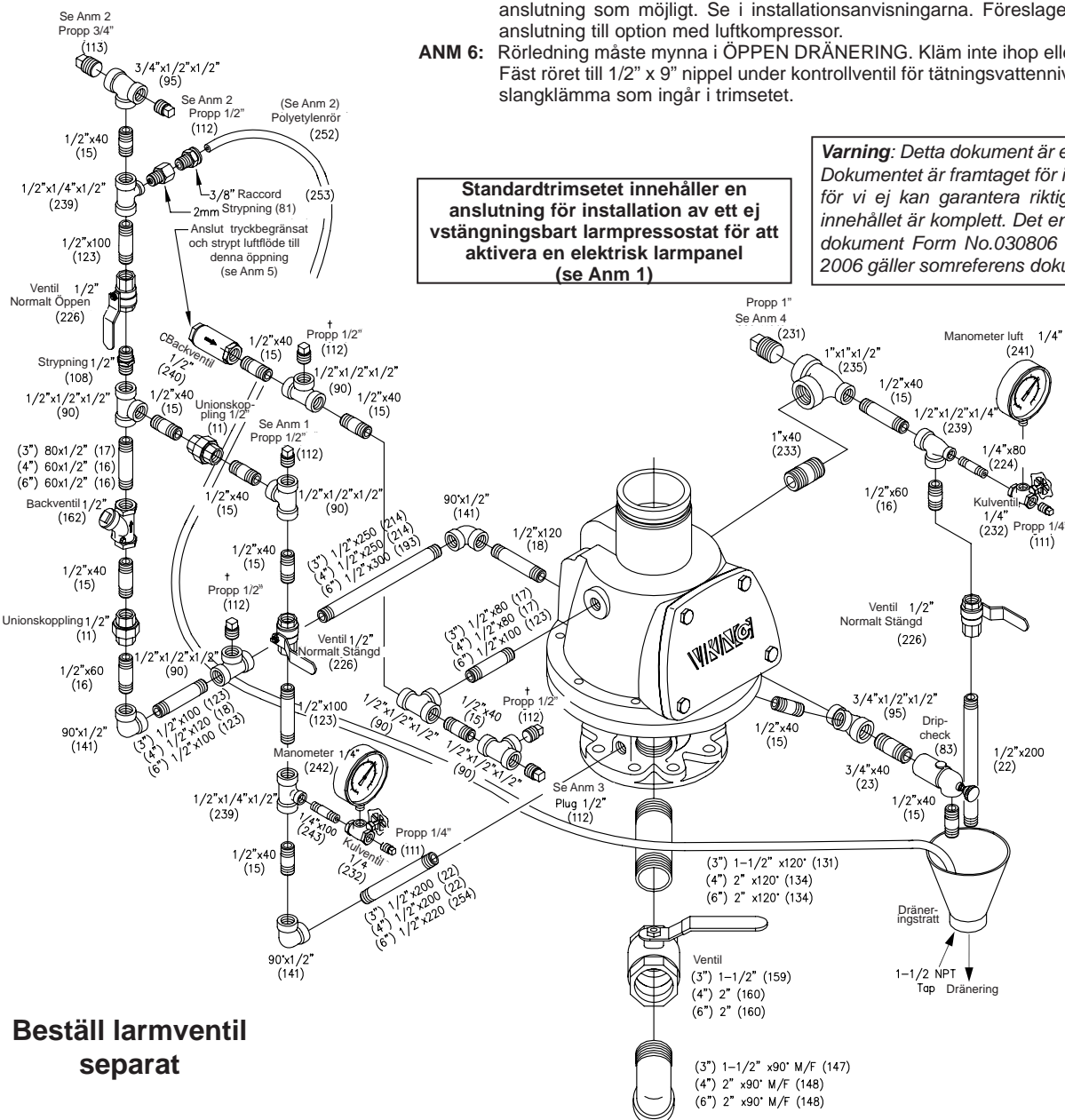

Standardtrimsetet innehåller en anslutning för installation av ett ej vstängningsbart larmpressostat för att aktivera en elektrisk larmpanel (se Anm 1)

Varning: Detta dokument är en översättning. Dokumentet är framtaget för information varför vi ej kan garantera riktigheten eller att innehållet är komplett. Det engelska originaldokument Form No.030806 dated 08 mars 2006 gäller som referens dokument.

Beställ larmventil separat